


品番：EA969AF-1

品名：8x9.525mm/40mm フレキシブルカップリング (セットスクリュウ)

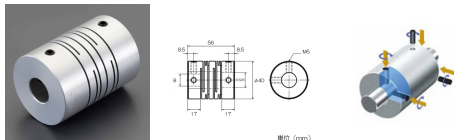

販売価格	8,150円(税抜) / 8,965円(税込)		
カタログ価格	8,150円(税抜) / 8,965円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1221ページ		



#### 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MST40-8-9.525
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに	軸穴径	8×9.525mm
サイズ	φ40×56mm	材質	本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量	130g	トルク	常用:8N・m 最大:16N・m
最大回転数	15000rpm	ねじ締めつけトルク	4N・m
慣性モーメント	3.2×10kg・m <sup>2</sup>	静的ねじりばね定数	700N・m/rad
許容偏心	0.2mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±5mm		

#### <セットスクリュウタイプ>

ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

六角穴付き止めねじ付き

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.