


# 品番 : EA969BA-1

品名 : 4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)



販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/20 07:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1221ページ		

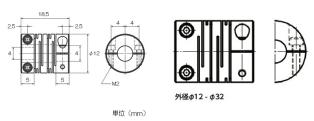

## 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MST12C-4-4
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダーに	軸穴径	4×4mm
サイズ	φ12×18.5mm	最大回転数	52000rpm
材質	本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト: SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))	重量	3.6kg
トルク	常用:0.4N·m 最大:0.8N·m	ねじ締めつけトルク	0.5N·m
慣性モーメント	7.8×10kg·m <sup>2</sup>	静的ねじりばね定数	45N·m/rad
許容偏心	0.1mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±0.3mm		

### <クランピングタイプ>

ねじの締めつけ力で軸穴を収縮させ、軸をクランプします。取りつけ・取りはずしが容易にでき、軸を傷つけることがありません。

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.