


品番 : EA969BA-4

品名 : 5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング (クランピング)



販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/20 08:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1221ページ		

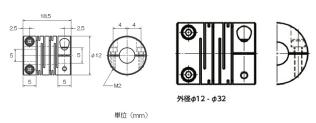

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MST12C-5-5
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダーに	軸穴径	5×5mm
サイズ	φ12×18.5mm	重量	3.6kg
材質	本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト: SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))	トルク	常用:0.4N·m 最大:0.8N·m
最大回転数	52000rpm	ねじ締めつけトルク	0.5N·m
慣性モーメント	7.8×10kg·m ²	静的ねじりばね定数	45N·m/rad
許容偏心	0.1mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±0.3mm		

<クランピングタイプ>

ねじの締めつけ力で軸穴を収縮させ、軸をクランプします。取り付け・取りはずしが容易にでき、軸を傷つけることがありません。

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.