


品番 : EA969BC-4

品名 : 5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング (クランピング)



販売価格	5,600円(税抜) / 6,160円(税込)		
カタログ価格	5,600円(税抜) / 6,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/20 11:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1221ページ		

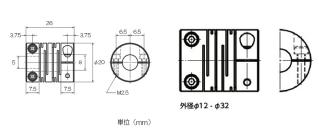

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MST20C-5-8
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダーに	軸穴径	5×8mm
サイズ	φ20×26mm	材質	本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量	16g	トルク	常用:1N·m 最大:2N·m
最大回転数	31000rpm	ねじ締めつけトルク	1N·m
慣性モーメント	9.1×10kg·m ²	静的ねじりばね定数	170N·m/rad
許容偏心	0.1mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±0.4mm		

<クランピングタイプ>

ねじの締めつけ力で軸穴を収縮させ、軸をクランプします。取りつけ・取りはずしが容易にでき、軸を傷つけることがありません。

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.