


# 品番 : EA969BD-1

品名 : 5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング (クランピング)



販売価格	6,200円(税抜) / 6,820円(税込)		
カタログ価格	6,200円(税抜) / 6,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/20 08:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1221ページ		

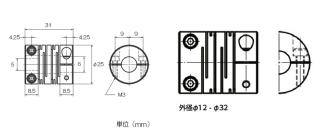

## 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MST25C-5-6
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダーに	軸穴径	5×6mm
サイズ	φ 25×31mm	材質	本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量	28g	トルク	常用:2N·m 最大:4N·m
最大回転数	25000rpm	ねじ締めつけトルク	1.5N·m
慣性モーメント	2.6×10kg·m <sup>2</sup>	静的ねじりばね定数	380N·m/rad
許容偏心	0.15mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±0.5mm		

### <クランピングタイプ>

ねじの締めつけ力で軸穴を収縮させ、軸をクランプします。取りつけ・取りはずしが容易にでき、軸を傷つけることがありません。

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.