


品番 : EA976AJ-103

品名 : 660x460mm/φ25mm メタルラック棚板

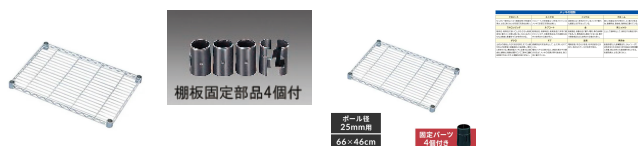

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,140円(税抜) / 4,554円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,140円(税抜) / 4,554円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/29 23:25現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1620ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |                            |          |          |
|--|----------------------------|----------|----------|
| メーカー                                   | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)     | 型番       | MR-6546T |
| サイズ(mm)                                | 660×460×40                 | 棚板内寸(mm) | 588×388  |
| 重量                                     | 3.05kg                     | 耐荷重      | 250kg    |
| 材質                                     | スチール(クロムメッキ)<br>固定部品:ABS樹脂 | 適合ポール径   | φ25mm    |
| 付属品                                    | 固定部品×4組                    |          |          |
| EA976AJ-29、-30A、313～330用               |                            |          |          |
| ポールと組み合わせてラックを作るには、最低2枚の棚板とポール4本が必要です。 |                            |          |          |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.