


品番 : EA976AJ-136

品名 : $\phi 25\text{mm}$ 用 メタルラックキャスター(4個)



販売価格	1,650円(税抜) / 1,815円(税込)		
カタログ価格	1,650円(税抜) / 1,815円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/21 17:29現在)		
商品入数	4	販売単位	SET
カタログページ	1617ページ 1618ページ		

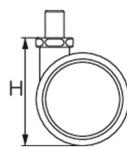

カタログ訂正

25/09/09 サイズ…全長:(誤)50mm→(正)80mm (No.56 9046)

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	MR-45C
材質	スチール、ナイロン樹脂	サイズ	キャスター: $\phi 47\text{mm}$ 全長:80mm(高さ:50mm) ねじ径: $\phi 9\text{mm}$
耐荷重	キャスター1個当り静止時:75kg キャスター1個当り走行時:25kg	重量	81g(1個あたり)
ネジ規格	3/8-16UNC(インチネジ) 長さ:25mm ネジピッチ:1.5875mm	適合ポール径	$\phi 25\text{mm}$
入数	4個(内ストッパー付×2)		
ポール径 $\phi 25\text{mm}$ メタルラック用キャスター			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.