



品番：EA976AJ-23

品名：1200x610x40mm/φ25mm メタルラック棚板

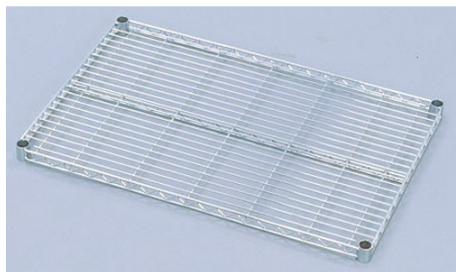

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,660円(税抜) / 8,426円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,660円(税抜) / 8,426円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/30 00:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1617ページ1620ページ | | |

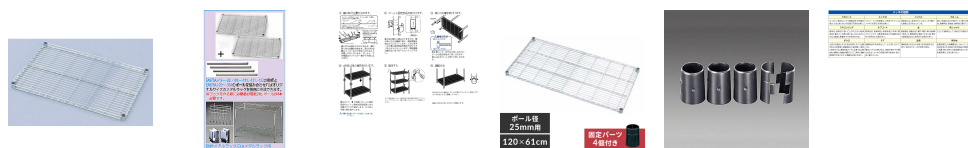

仕様

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-1260T |
| サイズ(mm) | 1200×610×40 | 棚板内寸(mm) | 1128×538 |
| 材質 | 棚板: スチール(クロムメッキ)、固定部品: ABS樹脂 | 重量 | 6.2kg |
| 耐荷重 | 125kg | 適合ポール径 | φ25mm |
| EA976AJ-29、-30A、-313～330用 | | | |
| 棚板固定部品4個付 | | | |
| ポールと組み合わせてラックを作る際は最低2枚とポール4本が必要です。 | | | |
| メタルラック(ポール直径25mm)専用の別売棚板です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.