


品番：EA976AJ-27

品名：1200x910x40mm/φ25mm メタルラック棚板

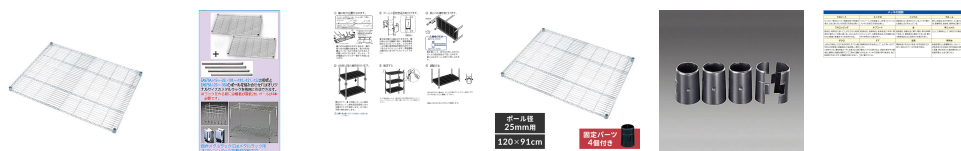

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/05 17:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1620ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-1290T |
| サイズ(mm) | 1200×910×40 | 棚板内寸(mm) | 1128×838 |
| 適合ポール径 | φ25mm | 材質 | スチール(クロムメッキ)、固定部品: ABS樹脂 |
| 重量 | 8.0kg | 耐荷重 | 125kg |
| EA976AJ-29、-30A、-313～330用 | | | |
| 棚板固定部品4個付 | | | |
| メタルラック(ポール直径25mm)専用の別売棚板です。 | | | |
| ポールと組み合わせてラックを作る際は最低2枚とポール4本が必要です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.