


品番：EA976AW-406

品名：50mm [樹脂ハ°イ°用]差込キャスター-(自在ブレーキ付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,870円(税抜) / 2,057円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,870円(税抜) / 2,057円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/29 23:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1623ページ                      |      |   |

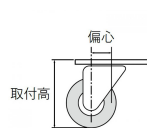

### 仕様

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 仕様  | ブレーキ付き自在 | 車輪材質 | エラストマー |
| 車輪径 | φ 50mm   | 車輪幅  | 20mm   |
| 取付高 | 69mm     | 偏心   | 21mm   |
| 耐荷重 | 30kg     | 入数   | 1個     |

パイプ径 φ 28mmパイプラック用

直接パイプに取付けできます。

※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.