

品番：EA979BB-5

品名：650-1000mm 家具固定ポール(2本)



販売価格	3,980円(税抜) / 4,378円(税込)		
カタログ価格	3,980円(税抜) / 4,378円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/04/27 22:21現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	2345ページ		



ねじくさ不要
3 STEPで簡単に取り付け!



安心の耐圧 200kg!

公称耐圧200kg(設置条件あり)
※設置条件あり、ボルトは別途準備
※設置条件あり(2026/04/27現在)




取り付け参考図



REQ-65
標準全長650mm(脚)



対応家具

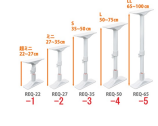

仕様

メーカー	平安伸銅工業	型番	REQ-65
取付範囲(高さ)	650~1000mm	脚サイズ	72×212mm
パイプ径	外筒: φ29mm 内筒: φ25mm	耐圧	200kg
材質	パイプ:鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ	重量	1350g
入数	2本		

家具の天面と天井の間に取り付け、家具の転倒を防止する突っ張り棒

地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。

伸ばす・締める・突っ張るの3ステップ! 工具不要で簡単に取付けができます。

耐圧は安心の200kg。圧着固定式で強力に突っ張って固定します。

家具や天井を傷つけることなく設置可能

大判すべり止めのついた大型キャップ(脚)を採用

代替品

--



品番 EA979BB-10

コメント デザインが異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.