


品番：EA979CC-1

品名：60mm キャスター-用ストッパー(白/2個)

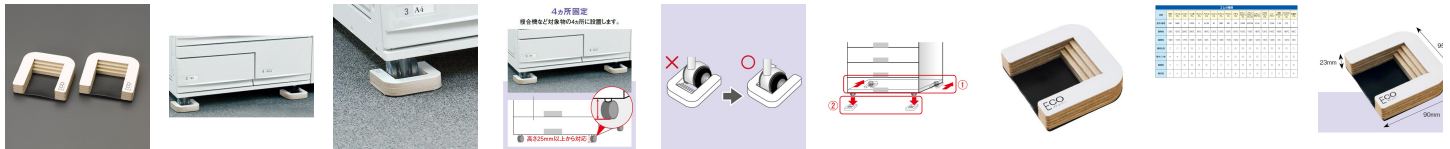

販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/12 12:07現在)		
商品入数	2	販売単位	ST
カタログページ	2341ページ		



仕様

メーカー	ティーエフサービス	型番	ES-50
車輪サイズ	60mm以下	サイズ	95(W)×90(D)×23(H)mm
内寸	奥行 1段目:70mm 2段目:65mm 3段目:60mm 4段目:55mm 幅:55mm 高さ:20mm	材質	本体:ペーパーボード(再生紙)、 すべり止め:ウレタンゴム
使用可能床面	フローリング、カーペット、たたみ、タイル	耐荷重	約100kg/個
カラー	白	耐震性能	震度7相当
耐用年数	約8年	対象物	複合機
入数	2個		

コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。

前後4カ所のキャスターすべてに設置する事で、しっかりと固定し走り出しを防ぎます。

震度7相当加振試験クリア

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.