


品番：EA979CF-12

品名：1200mm キャビネット用耐震ベルト(内付用)



販売価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
カタログ価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/26 13:48現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2347ページ		

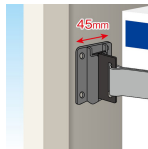

### 仕様

メーカー	ティーエフサービス	型番	EG-12U
取付	内付	対応サイズ	内寸~1200mm
ベルト幅	25mm	ベルト厚	1.3mm
耐荷重	約100kg/1本	材質	金具:スチール(表面処理:カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリル系粘着剤) バックル・アジャスター:POM
サイズ	左金具:40×45×9mm 右金具:40×45×17mm	ねじ穴径	φ5mm
付属品	ドリルビス(4×13mm)×8本、アルコールパッド×2枚、粘着パッド×2枚	対象物	オープン書庫
耐用年数	約8~10年		

ベルトをさっと気軽に装着しやすい。

ビス止め固定または粘着固定

書庫・キャビネットなどの落下防止・地震対策に

左側のスライド式金具とワンタッチバックルからの2通りの開閉ができます。

片手で簡単に開閉できます。

震度7相当加振試験クリア

書庫内側面に固定金具を取り付けるスペースがあり、粘着止め・ビス止めが可能な場合におすすめです。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.