


品番：EA979CT-9

品名：900mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)

	販売価格	1,500円(税抜)／1,650円(税込)		
	カタログ価格	1,500円(税抜)／1,650円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/01 00:43現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	1684ページ2408ページ		

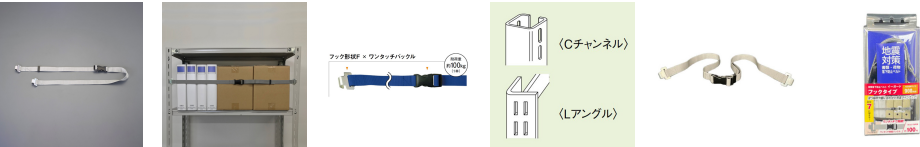

仕様

メーカー	ティーエフサービス	型番	EGH-90FORGR
対応サイズ	～900mm	ベルト幅	25mm
ベルト厚	1.3mm	フックサイズ	40×28×16mm
フック厚み	2mm	耐荷重	約100kg/1本
重量	85g	カラー	グレー
材質	ワンタッチバックル:樹脂(POM) ベルト:ポリプロピレン Fフック:スチール(表面処理/三価クロメート)	対象物	スチールラック
耐用年数	約8～10年	対応支柱タイプ	Lアングル・Cチャンネル
両端フック型			
倉庫や工場にあるラックなどの落下防止・地震対策に。			
中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置します。			
F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単です。			
震度7相当加振試験クリア			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.