


品番 : EA979LE-100

品名 : 80mmx1.0m シールブラシ(PBT/青)

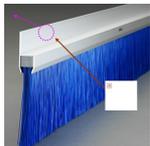

販売価格	39,100円(税抜) / 43,010円(税込)		
カタログ価格	39,100円(税抜) / 43,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 23:06現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1389ページ		




ブラシ材料
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 用途: 1000mm</li> <li>● 材質: PBT</li> <li>● 色: 青</li> <li>● 長さ: 1000mm</li> <li>● 全高: 125mm</li> <li>● 重量: 820g</li> <li>● 取り付け: ビス穴加工が必要です。</li> <li>● 注意: シッターの隙間対策には使用しないでください。</li> </ul>

【用途】
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工場機械のドアの隙間のシール</li> <li>● 倉庫扉などの気密部のシール</li> <li>● 化学・化粧品などの充填物のシール</li> <li>● 塗装プラントのシール</li> <li>● ショップフロント、サードブース装置のシール</li> <li>● 光漏れ防止の防止などの異音防止</li> </ul>

アルミフレーム用株式会社
<ul style="list-style-type: none"> <li>● フレームにアルミフレームを併用しているが、多少の歪みで取り付けが困難な場合があります。</li> <li>● 製品に歪みがある場合は、事前に調整が必要です。</li> <li>● 製品の取り付けには、必ず製品の仕様書を確認してください。</li> <li>● 製品の取り付けには、必ず製品の仕様書を確認してください。</li> <li>● 製品の取り付けには、必ず製品の仕様書を確認してください。</li> </ul>

シールブラシの寸法
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 長さ: 1000mm</li> <li>● 全高: 125mm</li> <li>● 重量: 820g</li> <li>● 取り付け: ビス穴加工が必要です。</li> <li>● 注意: シッターの隙間対策には使用しないでください。</li> </ul>

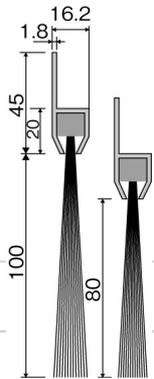

仕様

材質	PBT	色	青
長さ	1000mm	毛丈	80mm
全高	125mm	ブラシ径	0.5mm
取付	ビス穴加工が必要です。	重量	820g
ご使用上の注意	<p>・シッターの隙間対策には使用しないでください。</p> <p>・製品取付工程にてブラシ寸法をカットする場合には、カット面にバリが生じます。ケガの原因になる可能性がありますので、製品カット後はヤスリなどでバリを取り除いてください。</p>		

ブラシ側を上に向けての使用可能です。  
 (ブラシがφ0.5mmと太めなので、ベタッと倒れてしまう事はありませんが、若干毛束が開く可能性があります。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.