


品番：EA980SM-61

品名：1.6mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)

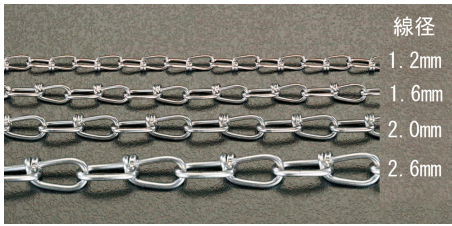

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,360円(税抜) / 1,496円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,360円(税抜) / 1,496円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/07 13:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1371ページ | | |



仕様


| | | | |
|------|--------|---------|-----------------|
| 材質 | SUS304 | 全長 | 2m |
| 線径 | 1.6mm | サイズ(mm) | A:22.8 B:4.5 |
| 使用荷重 | 50kg | 破断荷重 | 180kg |
| 重量 | 54g/m | | |

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。

電解研磨仕上げ

電解研磨とは、電氣的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。

代替品

| | | |
|--|------|------------|
|  | 品番 | EA980SM-63 |
| | コメント | 全長:10m |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.