


品番：EA980SM-63

品名：1.6mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)

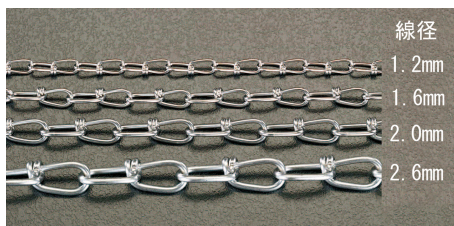

販売価格	5,710円(税抜) / 6,281円(税込)		
カタログ価格	5,710円(税抜) / 6,281円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/07 13:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1371ページ		



ステンレスチェーン
特に強く、独特の光沢が特徴です。
業務用や産業用に用いられるSUS304を
中心に、高強度に強いSUS316も取り扱っています。



仕様

材質	SUS304	全長	10m
線径	1.6mm	サイズ(mm)	A:22.8 B:4.5
使用荷重	50kg	破断荷重	180kg
重量	54g/m		

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。

電解研磨仕上げ

電解研磨とは、電氣的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.