
 


品番：EA981CG-0.5A

品名：25mmx0.5m/ 0.8ton シグナルスリング (JIS3等級)

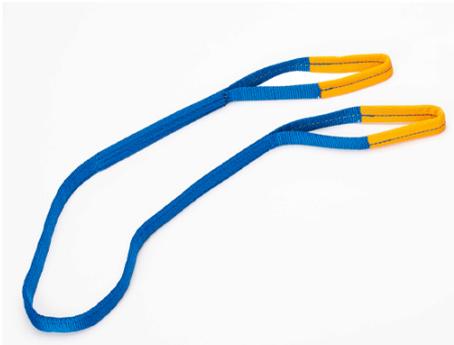

販売価格	2,980円(税抜) / 3,278円(税込)		
カタログ価格	2,980円(税抜) / 3,278円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/04 02:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1745ページ		



シグナルスリング	SE3E 25x0.5
規格	JIS S 5003
材質	ポリエステル
幅	25mm
全長	0.5m
アイ長さ	250mm
縫製部の長さ	200mm
本体の厚さ	8~9mm
重量	約0.1kg
揚量	0.8t
使用温度	-10℃~100℃
保管温度	-10℃~50℃
保管湿度	相対湿度50%以下
保管期間	約5年
廃棄方法	燃焼

取替えの目安が一目でわかります

#### 仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	SE3E 25×0.5
シリーズ	シライスリング	商品名	シグナルスリング
揚量	0.8t	幅	25mm
全長	0.5m	材質	ポリエステル(再生糸)
アイ長さ	250mm	縫製部の長さ	200mm
本体の厚さ	8~9mm		

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。

#### JIS 3等級

横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。

【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合がありますのでご注意ください。

高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。

酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.