



品番：EA982SA-47A

品名：50mmx 7.0m/1010kg へルル荷締機(両端アイ型)

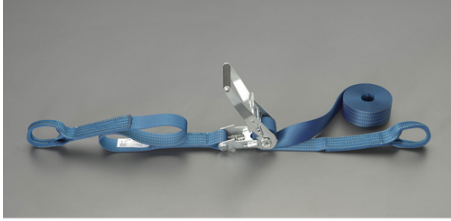

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 17,200円(税抜) / 18,920円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 17,200円(税抜) / 18,920円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/04 21:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1718ページ                      |      |   |

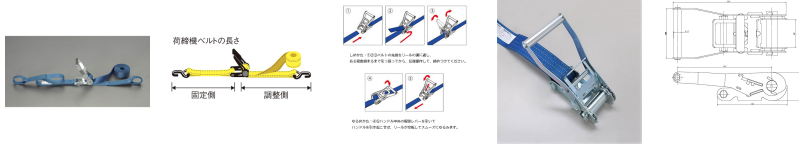

楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

#### 仕様

|      |                                       |           |               |
|------|---------------------------------------|-----------|---------------|
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY)                    | 型番        | REE-50M 1+6=7 |
| シリーズ | ベルトタイト                                | 使用荷重      | 1010kg        |
| ベルト長 | 固定側: 1m、調整側: 6m                       | ベルト(幅×厚み) | 50×3.3mm      |
| 材質   | ベルト:リサイクルポリエステル糸<br>バックル:スチール(クロムメッキ) | アイ長さ      | 120mm         |
| 破断荷重 | 40kN                                  |           |               |

#### 両端アイ型

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

#### 玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.