
 


品番：EA982SD-3

品名：25mmx 3.0m/ 254kg へルル荷締機(両端アイ/SUS)

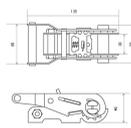

販売価格	5,450円(税抜) / 5,995円(税込)		
カタログ価格	5,450円(税抜) / 5,995円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/02 12:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1718ページ		



楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です

仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	RE-25MS 1+2
シリーズ	ベルトタイト	使用荷重	254kg
ベルト長	固定側: 1m、調整側: 2m	ベルト(幅×厚み)	25×1.7mm
材質	ベルト: ポリエステル バックル: ステンレス	破断荷重	10kN

両端アイ型

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

代替品

--	--



品番 EA982SD-3A

コメント ベルト材質が再生材に変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.