
 


品番：EA982SF-6

品名：25mmx 6.0m/ 254kg ヘルルト締機(両端フック/SUS)

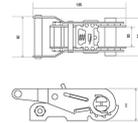

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,000円(税抜) / 8,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,000円(税抜) / 8,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/17 19:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1718ページ | | |



楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です

仕様

| | | | |
|-------|--------------------|-----------|--------------------------|
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | RK-25MS 1+5 NH100S |
| シリーズ | ベルトタイト | 使用荷重 | 254kg |
| ベルト長 | 固定側:1m、調整側:5m | ベルト(幅×厚み) | 25×1.7mm |
| フック内径 | 23mm | 材質 | ベルト:ポリエステル バックル:ステンレス |
| 破断荷重 | 10kN | | |

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

代替品

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



品番 EA982SF-6A

コメント ベルト材質が再生材に変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.