
 


品番：EA982ST-13

品名：35mmx 3.0m/ 509kg ヘルベルト締機(両端フック型)

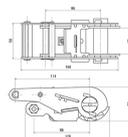

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,970円(税抜) / 9,867円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,970円(税抜) / 9,867円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/03/16 21:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

#### 仕様

|      |                                   |           |                 |
|------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY)                | 型番        | RK-35 1+2 NH200 |
| シリーズ | ベルトタイト                            | 使用荷重      | 5KN(509kg)      |
| ベルト長 | 固定側: 1.0m<br>調整側: 2.0m            | ベルト(幅×厚み) | 35×2.0mm        |
| 破断荷重 | 20kN                              | フック内径     | 31mm            |
| 材質   | ベルト: ポリエステル<br>バックル: スチール(クロムメッキ) |           |                 |

#### 両端フック型

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

#### 玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

代替品



**品番** EA982ST-13A

**コメント** ヘルル材質が再生材に変更

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.