


品番：EA982ST-40

品名：75mmx10.0m/2540kg ヘルト締機(両端フック型)

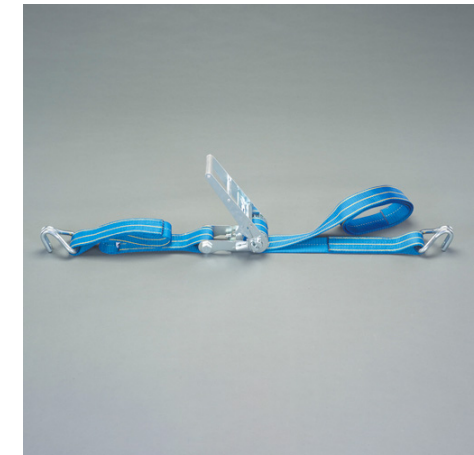

販売価格	48,400円(税抜)／ 53,240円(税込)		
カタログ価格	48,400円(税抜)／53,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2026/03/17 20:40現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1719ページ		



楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	RK-75H 1+9 NH1000
シリーズ	ベルトタイト	使用荷重	25kN(2540kg)
ベルト長	固定側:1.0m 調整側:9.0m	ベルト(幅×厚み)	75×3.5mm
フック内径	35mm	破断荷重	100kN
材質	ベルト:ポリエステル バックル:スチール(クロムメッキ)		

両端フック型
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

代替品



品番 EA982ST-40A
コメント ヘルム材質が再生材に変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.