


品番：**EA983AK-86**

品名：450x600mm 玉掛けワイヤーロープの安全荷重表

ワイヤーロープ径φ	2本2点つり			3本3点つり 2本4点あたりに巻きつり 4本4点つり			2本4点半掛けつり		
	0°	30°を越え 30°以下	60°を越え 60°以下	0°を越え 30°以下	30°を越え 60°以下	60°を越え 60°以下	0°を越え 30°以下	30°を越え 60°以下	60°を越え 60°以下
6mm	0.600t	0.570t	0.510t	0.840t	0.750t	1.14t	1.02t		
8mm	1.07t	1.02t	0.912t	1.50t	1.34t	2.04t	1.82t		
9mm	1.35t	1.28t	1.15t	1.89t	1.69t	2.57t	2.30t		
10mm	1.67t	1.59t	1.42t	2.34t	2.09t	3.18t	2.84t		
12mm	2.40t	2.28t	2.04t	3.36t	3.00t	4.56t	4.08t		
14mm	3.28t	3.11t	2.78t	4.59t	4.10t	6.23t	5.67t		
16mm	4.28t	4.06t	3.63t	5.99t	5.35t	8.13t	7.27t		
18mm	5.42t	5.14t	4.60t	7.58t	6.77t	10.2t	9.21t		
20mm	6.69t	6.34t	5.67t	9.35t	8.35t	12.6t	11.3t		

販売価格	2,350円(税抜) / 2,585円(税込)		
カタログ価格	2,350円(税抜) / 2,585円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/26 06:40現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2269ページ		

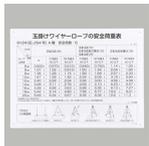

非粘着

※別 裏面に粘着剤が付いているもしくは
両面テープが貼られています。
※別注 粘着剤及び両面テープが付いていません。

仕様

用途	当該情報の明示に	内容	玉掛けワイヤーロープの安全荷重表
サイズ	450×600×1mm	材質	硬質塩化ビニール
仕様	非粘着	取付穴	φ4.0mm×4ヶ所
取付仕様	ビス止めまたはテープ止め (ビス、テープ別売)		
片面印刷			
玉掛けワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.