


品番：EA983AV-3

品名：AC100V 一般形LED誘導灯(片面/B級BL形)

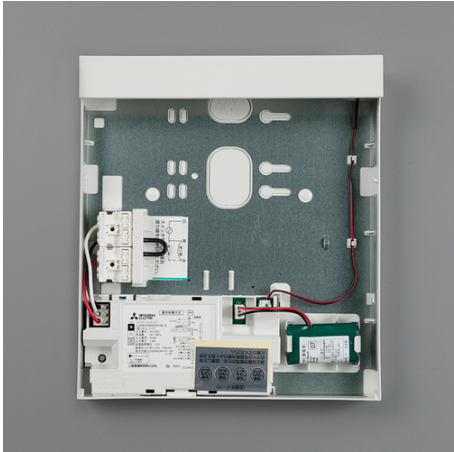

販売価格	23,400円(税抜)／ 25,740円(税込)		
カタログ価格	23,400円(税抜)／25,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/02 08:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	KSH20151
サイズ(mm)	209×41×236mm	仕様	片面
電源	ニッケル水素バッテリー	材質	プラスチック
消費電力	1.9W	光源	LED球(LE20604S2W-A)
認視距離	方向を示すシンボルあり: 20m 方向を示すシンボルなし: 30m		
壁・天井直付形・吊下兼用形			
自己点検タイプ			
B級BL型(20B型)			
一般形は停電時に内蔵バッテリーで20分間点灯します			
※表示板は別売です。			