


品番：EA983AV-5

品名：AC100V 一般形LED誘導灯(片面/B級BH形)

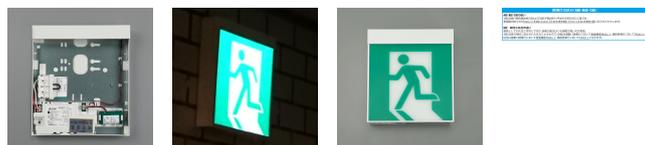

販売価格	36,200円(税抜) / 39,820円(税込)		
カタログ価格	36,200円(税抜) / 39,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/02 10:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	KSH40151
サイズ(mm)	209×41×236mm	仕様	片面
電源	ニッケル水素バッテリー	材質	プラスチック
消費電力	2.6W	光源	LED球(LE20604S2W-A)
認視距離	方向を示すシンボルあり: 20m 方向を示すシンボルなし: 30m		
壁・天井直付形・吊下兼用形			
自己点検タイプ			
B級BL型(20A型)			
一般形は停電時に内蔵バッテリーで20分間点灯します			
※表示板は別売です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.