


品番：EA983AV-6

品名：AC100V 一般形LED誘導灯(両面/B級BH形)

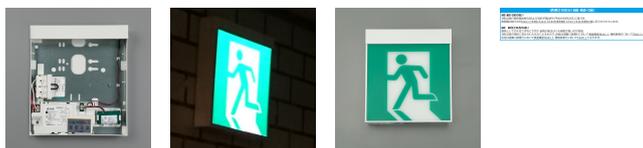

販売価格	40,300円(税抜) / 44,330円(税込)		
カタログ価格	40,300円(税抜) / 44,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/02 10:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	KSH40162
サイズ(mm)	209×52×236mm	仕様	両面
電源	ニッケル水素バッテリー	材質	プラスチック
消費電力	4.2W	光源	LED球(LE20604S2W-A×2)
認視距離	方向を示すシンボルあり: 20m 方向を示すシンボルなし: 30m		
壁・天井直付形・吊下兼用形			
自己点検タイプ			
B級BL型(20A型)			
一般形は停電時に内蔵バッテリーで20分間点灯します			
※表示板は別売です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.