

品番：EA983FF-211

品名：322x610mm 反射ストライプクッション




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,770円(税抜) / 4,147円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,770円(税抜) / 4,147円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/26 22:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2295ページ | | |



粘着

※ 裏面に粘着層が付いているもしくは
両面テープが貼付されています。
※ 粘着層及び両面テープが付いていません。

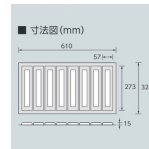

仕様

| | | | |
|---------|-----------------------------------|--------|----------|
| メーカー | ユニット (UNIT) | 型番 | 866-40 |
| サイズ(mm) | 幅:322 厚み:15 長さ:610 | 突起部サイズ | 273×57mm |
| 材質 | 表面:PVC 裏面:糊加工 内部クッション:PE発泡体 | 重量 | 275g |
| 仕様 | 粘着 | | |

ハサミでカット可能。

電柱や支柱などポール形状の円形にも、1回の巻き付けで設置できます。

★クッション材ごとに8つに分離切断して使用できます。(1面あたりのサイズ:57×322mm)

高輝度反射タイプ

【カット時の注意】

- ・谷部から切り離しすることができます。(クッション部に注意してください)
- ・カットして使用する場合は周囲の縁部が均等ではなくなります。
- ・カットした物を屋外で使用する際は、断面を下にすると雨水の侵入が防ぎやすくなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

