
 
 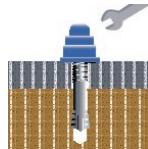
 



品番：EA983FM-220

品名：M20 ダブルナット用防食保護キャップ



販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/05 19:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1242ページ		

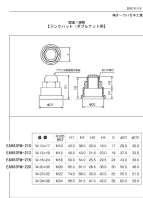

高純度亜鉛の優れた保護機能を応用した防食保護キャップ。  
アンカーやボルトナットに取り付けるだけでイオンの力で錆の発生をブロック!

### 仕様

商品名	ジンクハット (Zinchat)	用途	アンカーボルトやボルトナットに取り付けるだけで、イオンの力で錆の発生をブロック。 長期にわたり抜群の防食機能を発揮
適合ねじ径	M20	参考締付トルク	140N・m
サイズ	φ46.5×64.5(H)mm	材質	陽極亜鉛合金
表面加工	アクリル樹脂焼付塗装		

#### 簡単施工!

ボルトにかぶせてレンチやスパナで締め付けるだけ。  
錆びたボルトの上からも後付けできます

#### メンテナンスコストを削減!

塗装塗り直しのような面テンス不要でメンテナンスコスト削減

#### 環境や場所を問わず効果を発揮!

海上・陸上・土壌など様々な場所・環境・気候で効果を発揮

#### 地球環境に優しい!

素材となる高純度亜鉛・塗料とも有害物質を一切含んでいない環境に配慮したエコ製品

#### 様々な金属製ボルトに対応!

鉄製ボルトはもちろん、ドブメッキ・ステンレスなどの金属に対しても効果を発揮

---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.