
 


品番：EA983FN-40YA

品名：40x25mm 角型保護キャップ(110-/2個)

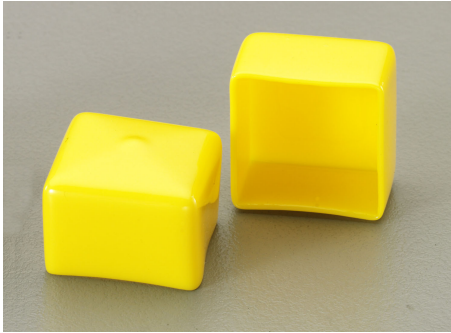

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,240円(税抜) / 1,364円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,240円(税抜) / 1,364円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/06/29 02:03現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1409ページ2299ページ | | |




仕様

| | | | |
|--------|--|------|-------------|
| メーカー | AWJ | 型番 | A30216-0040 |
| 用途 | ・角パイプ及び角棒材の切断面の保護 ・角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用 | 材質 | 軟質塩化ビニール |
| はめ込み寸法 | 40(W)×25(H)mm | 耐熱温度 | -18℃～60℃ |
| カラー | イエロー | 入数 | 2個 |

密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。

代替品

| | |
|---|---|
|  | 品番 EA983FN-193 コメント 変更点:材質(PVC→イラスタマ-) |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.