


品番：EA983FR-22

品名：[単3x3本] LED誘導灯(500mm/マルチファンクション)

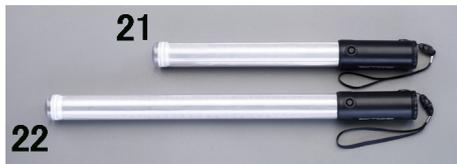

販売価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
カタログ価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/02 16:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

材質	ライト部:ポリカーボネイト、 クリップ部:ABS樹脂	光源	LED球 ライト先端にLED球×1灯付
電源	単3電池×3本(別売)	電池寿命	連続点灯時間:約18時間
全長	500mm	ライト部分径	約35mm
ライト先端径	約35mm	グリップ径	約40mm
最大径	約43mm	重量	239g(電池含)
防滴仕様			
点灯・点滅切替式			
OFF→赤点滅→青点滅→赤青点滅→赤青高速→白点灯(先端)の順に変わります。			

代替品

	品番 EA983FR-6 コメント φ35x365mm 赤点滅・青点滅・前白
--	---

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.