


品番：EA983FS-132

品名：[ソーラー充電式] LED回転灯(黄)

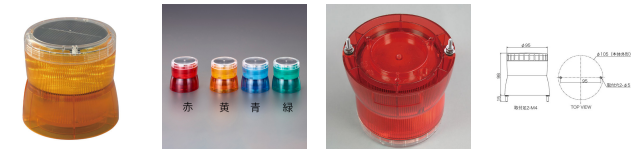

販売価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/28 20:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2309ページ		



仕様

メーカー	日恵製作所	型番	VM10S-BY
色	黄	連続動作時間	点滅:約50時間、回転:約20時間
電源	ニッケル水素電池×2(付属)	光源	LED灯×8本
サイズ	φ105×98mm(取付部除く)	質量	0.33kg
材質	レンズ・ボディ:ポリカーボネート	動作	点滅(74回/分)、回転(233回/分)
防水性能	IP55	素材寿命	ニッケル水素電池:約3年 ソーラー:約5年
取付方法	2点留め		
屋外仕様			
ソーラー・充電電池・LEDが一体型で設置が簡単。			
夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。			
回転、点滅切替式			
電源供給が困難な場所、メンテナンスの難しい場所など設置場所を選ばないソーラー式回転灯です。			

