


品番：EA983FS-158

品名：DC24V/35W 車載着脱回転灯(マグ ネット付/黄色)

	販売価格	9,450円(税抜)／10,395円(税込)		
	カタログ価格	9,450円(税抜)／10,395円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 16:26現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ				

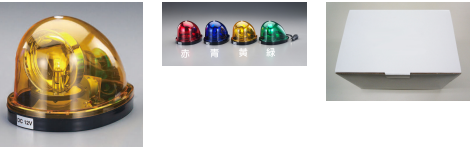

仕様

材質	グローブ:ポリカーボネート、 本体:ABS樹脂	定格電圧	DC24V
光源	白熱電球 35W	コード長	4m
カラー	黄	サイズ	145×200×140(H)mm
重量	約940g	IP規格	65相当
シガーライター用回転灯、車載型			
防滴構造			
シガレットプラグにON/OFFスイッチが内蔵されています。			
ON時にはLEDが点灯します。			
底部に強力ドーナツ型マグネットシート付 (保護シールでマグネットと装着面を保護)			

代替品

	品番 EA983FS-53A コメント LED球5W DC/12V/24V
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.