 



品番 : EA983FS-177

品名 : AC100~200V LED回転灯(黄)



販売価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
カタログ価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/03/17 10:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1200ページ		

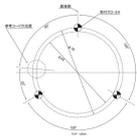

#### 仕様

メーカー	日恵製作所	型番	VL12R-200WY
色	黄	定格電圧	AC100~200V
仕様	ブザー無	光源	LED球
サイズ	φ120×155mm	重量	0.56kg
消費電力	1.8W	回転	140回/分
連続使用時間	17,520時間	材質	レンズ:PMMA ボディ:ABS
防水性能	IP23		

#### 発光面を広げるフレネルレンズ構造

グローブにフレネルレンズ構造を採用し発光面を縦方向に拡大、グローブカットで発光面を横方向に拡大し最大限に広げています。

#### 屋外仕様(取付ねじSUS)

LEDを効率よく照射するフレネルレンズ構造で視認性を高めた構造です。

EA983FS-182を使用する事で保護特性IP55になります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

