


品番：EA983FS-241

品名：DC12～24V LED回転灯(3色表示/マグネット付)

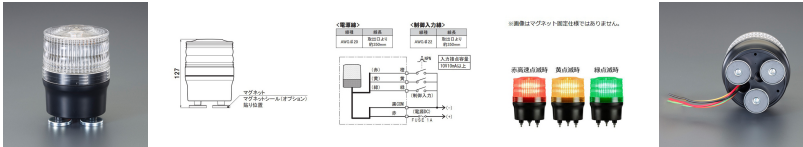

販売価格	26,900円(税抜)／29,590円(税込)		
カタログ価格	26,900円(税抜)／29,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/06 11:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0278ページ		



仕様

メーカー	日恵製作所	型番	VK09R-D24WFU/M
色	赤・黄・緑	定格電圧	DC12～24V
仕様	ブザー無	材質	レンズ:PMMA ボディ:ABS
光源	LED球	サイズ	φ90×127mm
重量	330g	消費電力	赤:5.7W、黄:7.4W、緑:7.2W
使用温度範囲	-30℃～60℃	保護等級	IP23
耐振動性	7G		
1台で3色表示可能な点滅表示灯です。			
パワーLEDによる3色(赤・黄・緑)高輝度点滅ができる表示灯です。			
制御線への同時入力では赤＞黄＞緑の優先順位です。			
重機、建機などの分野でも使用可能			
赤は警告表示として他の色より高速点滅になります。			
取付足はマグネット固定です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.