


品番 : EA983FW-27A

品名 : AC100-240V LED小型積層信号灯(3色)

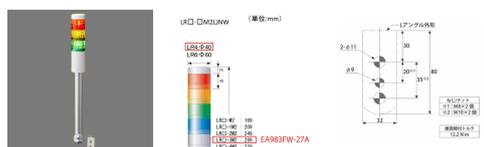

販売価格	17,700円(税抜) / 19,470円(税込)		
カタログ価格	17,700円(税抜) / 19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/23 10:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1200ページ		



### 仕様

メーカー	パトライト (PATLITE)	型番	LR4-3M2LJNW-RYG
定格電圧	AC100~240V	色	赤・黄・緑
コード長	1000mm	光源	LED球
消費電力	5.4W	本体サイズ	φ40×289mm
ポールサイズ	φ21.7×285mm	取付ブラケットサイズ	32×80×3(t)mm
材質	本体・ユニット: ポリカーボネート ポール: アルミ	重量	645g

ポール取付型/Lアングル/キャブタイヤケーブル

取付ブラケット付  
(市販のねじ・ナットで固定してください。)

点灯のみ仕様

室内専用

色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。

広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。

IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.