


品番 : EA983FW-36A

品名 : AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/23 10:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1200ページ		

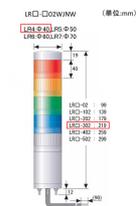

仕様

メーカー	パトライト (PATLITE)	型番	LR4-302WJNW-RYG
定格電圧	DC24V	色	赤・黄・緑
コード長	1300mm	光源	LED球
消費電力	3.9W	サイズ	φ40×219mm
最大取付板厚	7mm	材質	本体・ユニット:ポリカーボネート ポール:アルミ
重量	275g		

直取付型/キャプタイヤケーブル

点灯のみ仕様

室内専用

色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。

広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。

IP65対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

