



品番：EA983FX-51

品名：φ10x20m LEDトラロープ(リール式)

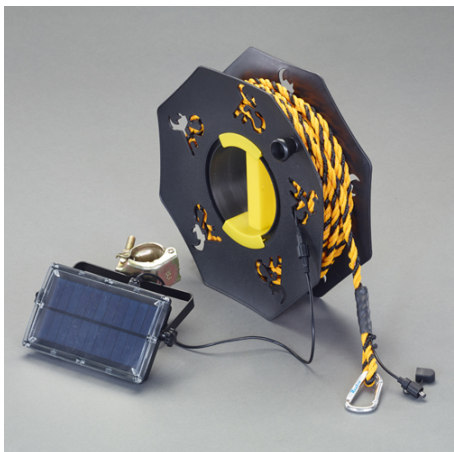

販売価格	38,700円(税抜) / 42,570円(税込)		
カタログ価格	38,700円(税抜) / 42,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/03 13:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

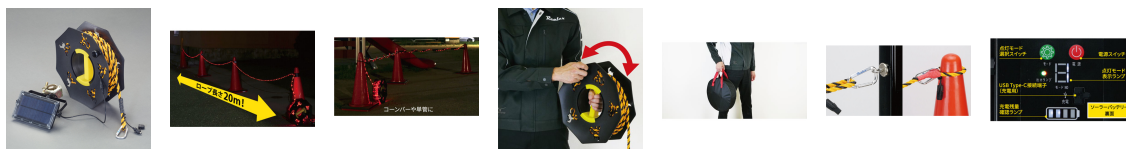

暗い夜間も、際立つ存在感!リール式で設置と収納が簡単!

### 仕様

メーカー	中発販売	型番	BRR-1020LEDH
シリーズ	リーレックス(Reelex)	ロープサイズ	φ10mm×20m(LEDチップは50mm間隔)
リールサイズ	100×330×330(H)mm	ソーラーバッテリーサイズ	200mm×39×204(H)mm
電源	ソーラーバッテリー又はAC電源 ※ACアダプターは別売です。	使用時間	約180時間(使用モードにより異なる)
充電時間	ソーラー:約24時間 ACアダプター:約12時間	材質	LED付きロープ:PE、リール:PP、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄
重量	2.5kg(バッテリーバッテリー含む)	防塵防水性能	IP65
光源	赤色LED	付属品	ソーラーバッテリー、単管クランプ、キャリアバック

軽量・コンパクトな手巻きリール式で作業効率アップ

LEDの点灯モードは8種類から選択可能

周囲が暗くなるとソーラーバッテリーの明暗センサーが反応し、LEDロープが自動で点灯します。

ソーラーバッテリー付属で屋外での使用可能

ロープの先端はアイ加工+D型カラビナ付きでコーンや金具へ固定できます。

専用キャリーバッグ付きで、持ち運びや保管に便利

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.