



品番：EA983GB-170

品名：[丸・四角・棒] 超高輝度蓄光ポイント

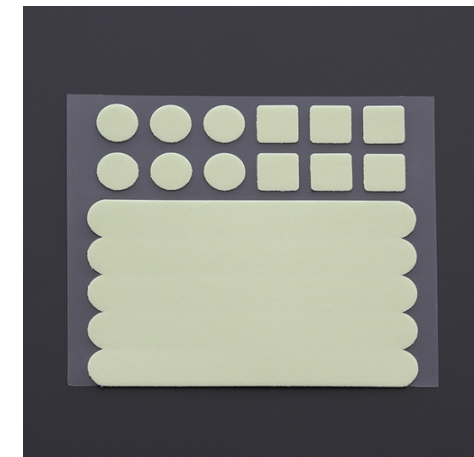

販売価格	995円(税抜)／1,095円(税込)		
カタログ価格	995円(税抜)／1,095円(税込)		
在庫数	最新在庫: 56 (2024/05/06 18:58現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2404ページ		

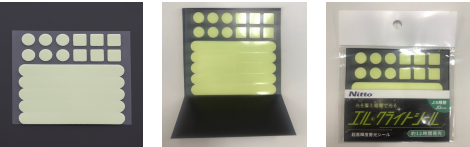

仕様

サイズ	丸: φ10mm×6枚 四角: 10×10mm×6枚 棒: 10×80mm×5枚	重量	11g
材質	基材:蓄光材、ポリエステル樹脂 粘着剤:アクリル系 剥離フィルム:PP	発光時間	約12時間
JIS規格	JDクラス	使用方法	室内の蛍光灯などで10～20分程度、太陽光の場合、数秒～10秒程度光に当てておいて下さい。暗くなると明るく光ります。
電気のスイッチ、各種リモコン、机や棚のコーナー、手すり等、非常停電時や毎日の生活に大変便利にご使用いただけます。			
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約12時間光ります。 ※励起条件: D65蛍光灯200ルクスで20分間照射。使用環境により異なります。			
JIS規格(JIS Z 9107)で最上級JDクラスの基準をはるかに上回る発光力を有します。			
ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.