


品番：EA983GB-171

品名：[丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シート

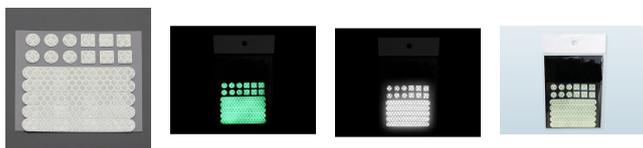

販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/03/25 10:58現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2301ページ		



仕様

サイズ	丸: φ10mm×6枚 四角: 10×10mm×6枚 棒: 10×80mm×5枚	重量	11g
材質	基材:蓄光材、ポリエステル樹脂 粘着剤:アクリル系 剥離フィルム:PP	発光時間	約8時間
JIS規格	JCクラス	使用方法	室内の蛍光灯などで10～20分程度、太陽光の場合、数秒～10秒程度光に当てておいて下さい。暗くなると明るく光ります。
電気のスイッチ、各種リモコン、机や棚のコーナー、手すり等、非常停電時や毎日の生活に大変便利にご使用いただけます。			
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約8時間光ります。 ※励起条件: D65蛍光灯200ルクスで20分間照射。使用環境により異なります。			
JIS規格(JIS Z 9107)でJCクラスの基準をはるかに上回る発光力を有します。			
ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.