

品番：EA983ML-13

品名：50mmx2.0m JIS配管識別テープ° (ねずみ)




販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/05 19:30現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	2278ページ		



粘着

アルミテープの注意  
※ 必ず20℃以上の温度で貼ってください。  
※ 貼る前に必ず、貼る面の水分を拭き取り、乾燥させてください。  
※ 貼る面に油や汚れが付いている場合は、必ず拭き取ってください。  
※ 貼る面に傷や凹みがある場合は、必ず避けてください。

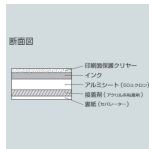

※ 注意 裏面に粘着剤が付いているもしくは  
両面テープが付いています。  
※ 注意 粘着剤及び両面テープが付いていません。

仕様

メーカー	ユニット (UNIT)	型番	AC-22S
幅(mm)	50	長さ(m)	2.0
厚さ(mm)	0.12	用途	圧縮空気
色	ねずみ	マンセル値	N6.5
材質	アルミ	耐熱温度	約-30~100℃
仕様	粘着		

JIS識別色

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。

優れた屋外耐候性

50ミクロン厚のアルミシートです。

酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。

屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。

100℃までの十分な耐熱性

配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。

※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.