

品番：EA983ML-14

品名：50mmx2.0m JIS配管識別テープ° (水色)




販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/05 19:33現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	2278ページ		



粘着

アルミテープの注意
※ 50μmの厚みのアルミテープです。
※ 電気伝導性・熱伝導性の高い材料のため、電気・熱の伝導に注意してください。
※ 金属製品と接触している場合は、腐食の原因となる場合があります。
※ 使用後は、必ず廃棄物の分別にご注意ください。

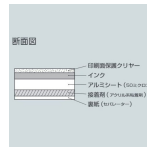

※ 裏面に粘着剤が付いているもしくは
両面テープが付属しています。
※ 粘着剤及び両面テープが付いていません。

仕様

メーカー	ユニット (UNIT)	型番	AC-12S
幅(mm)	50	長さ(m)	2.0
厚さ(mm)	0.12	用途	—
色	水色	マンセル値	5B 6/8
材質	アルミ	耐熱温度	約-30~100℃
仕様	粘着		

JIS識別色

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。

優れた屋外耐候性

50ミクロン厚のアルミシートです。

酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。

屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。

100℃までの十分な耐熱性

配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。

※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.