 


品番：EA983ML-2

品名：50mmx2.0m JIS配管識別テープ° (暗い赤)




販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/03 20:31現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	2278ページ		



粘着

アルミテープの注意  
※ 50μmの厚みのアルミテープです。  
※ 電気配線や配管の識別に使用し、動火に注意してください。  
※ 剥離時に配管やケーブルの表面を傷める恐れがあります。  
※ 剥離時に配管やケーブルの表面を傷める恐れがあります。  
※ 剥離時に配管やケーブルの表面を傷める恐れがあります。

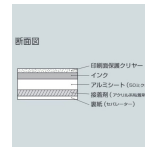

※ 剥離時に粘着剤が付いているもしくは  
剥離テープが付いている場合があります。  
※ 剥離時に粘着剤が付いているもしくは  
剥離テープが付いている場合があります。

### 仕様

メーカー	ユニット (UNIT)	型番	AC-2S
幅(mm)	50	長さ(m)	2.0
厚さ(mm)	0.12	用途	蒸気
色	暗い赤	マンセル値	7.5R 3/6
材質	アルミ	耐熱温度	約-30~100℃
仕様	粘着		

#### JIS識別色

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。

#### 優れた屋外耐候性

50ミクロン厚のアルミシートです。

酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。

屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。

#### 100℃までの十分な耐熱性

配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。

※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.