 


品番：EA983ML-6



品名：50mmx2.0m JIS配管識別テープ° (茶)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,350円(税抜) / 1,485円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,350円(税抜) / 1,485円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/05 19:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 2278ページ | | |



 粘着

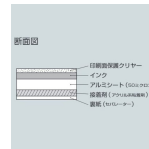

※1 裏面に粘着剤が付いているもしくは両面テープが付属しています。
※2 粘着剤及び両面テープが付いていません。

仕様

| | | | |
|--------|-------------|-------|-----------|
| メーカー | ユニット (UNIT) | 型番 | AC-6S |
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 2.0 |
| 厚さ(mm) | 0.12 | 用途 | 油 |
| 色 | 茶 | マンセル値 | 7.5YR 5/6 |
| 材質 | アルミ | 耐熱温度 | 約-30~100℃ |
| 仕様 | 粘着 | | |

JIS識別色

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。

優れた屋外耐候性

50ミクロン厚のアルミシートです。

酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。

屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。

100℃までの十分な耐熱性

配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。

※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.