


品番：EA983RM-6

品名：φ15x190mm スティックライト(黄/24本)

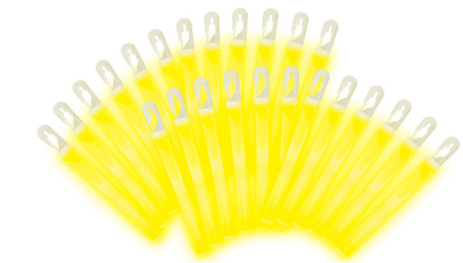

販売価格	4,800円(税抜)／5,280円(税込)		
カタログ価格	4,800円(税抜)／5,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/23 12:17現在)		
商品入数	24	販売単位	箱
カタログページ	2246ページ		



仕様

発光カラー	イエロー	発光時間	10～12時間
サイズ	φ15×190mm	入数	24本
材質	本体:PP、ガラス 溶液:化学発光体溶液	重量	1000g(24本+箱)
用途	地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、 停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に		

スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。			
火も電気もガスも使わない。 熱を發さず、強風や水の中でも使用できる安全なライトです。			
軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要			
使いきりタイプ			
停電してもすぐ見つかる蓄光シール付き			
A4サイズでオフィスの棚にもピッタリ収納可能			
いざという時に便利な「災害伝言ダイヤル」記載			

防災グッズを選ぶ時に見落としがちな二次災害対策。

定番のろうソクや懐中電灯は、ガス漏れによる引火、ろうそくの転倒による火災などの二次災害をもたらす危険性があります。

防災用簡易ライトは火も使わず、発熱もしないので安全にご使用いただけます。

光が消えてしまえば、そのまま捨てることができます(捨て方は自治体によって異なります)。

※一度使うと再度使えませんので必要な時のみご利用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.