


品番：EA983SP-8

品名：1000-2100mm セーフティーツールランヤード

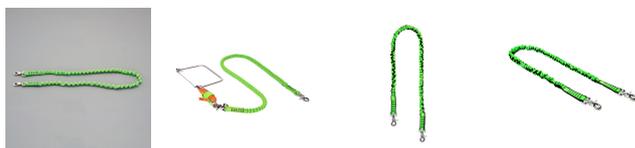

販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/03/12 17:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2244ページ		



伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと両端のスイベル式スナップにより、ドライバーやスパナなどの回転する作業工具でも絡まりません

#### 仕様

全長	1000~2100mm	取付工具重量	5kg
最大開口	17mm	フックサイズ	41×23.5mm
フック線径	6mm	重量(g)	172
材質	ベルト:ナイロン フック:アルミニウム		

CEマーク認証品

コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。

スイベル式スナップは手袋をつけたままで着脱可能です。

伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと両端のスイベル式スナップにより、ドライバーやスパナなどの回転する作業工具でも絡まりません

2メートルまで簡単に延長できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.