


品番：EA984CM-0

品名：DC24V/φ 20mm/53N 電磁マグ ネットホルダー

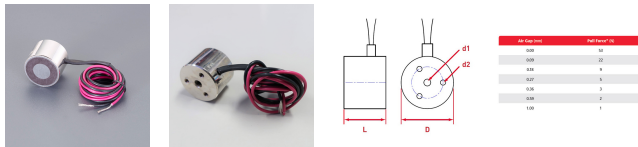

販売価格	2,130円(税抜) / 2,343円(税込)		
カタログ価格	2,130円(税抜) / 2,343円(税込)		
在庫数	最新在庫: 52 (2026/06/23 23:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1193ページ1312ページ		



工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

仕様

電圧	DC24V	電流	100mA
最大吸着力	53N ※接極子プレートEA984CM-21を使用した場合の数値です	直径	20mm
高さ	18mm	背面ねじ径	M4×10mm(1穴) M3×5mm(3穴)
PCD	14mm	コード長	500mm
重量	36g	IP値	54
最高使用温度	80℃	材質	軟鋼(ニッケルメッキ)

DC24Vでホールド(吸着)する電磁マグネット

電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー

製造工程の工作物保持に。

背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き

別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.