


品番：EA984DR-31

品名：2700mm 酸素アセチレンガス用スリング(7kg容器用)

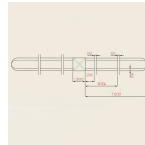

販売価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
カタログ価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 19:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

用途	現場・工場内での酸素アセチレンガスボンベの安全輸送に	ベルト幅	50mm
長さ	2700mm	重量	2kg
材質	ポリエステル		

酸素アセチレンガス(7kg容器)用ボンベ吊りスリング

繊維製で軽量、取扱いも容易JIS B 8818適合のベルトスリング使用で安心です。

誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り

操作性の良いワンタッチバックル採用、破損時はバックルのみの交換が可能

取扱い方法も簡単!

- ①ボンベを底布に載せる
- ②吊りベルトを持ち上げバックルを留める
- ③胴ベルトを締めて固定する

※耐荷重については厳密な設定ありませんが150kg以内での使用を推奨しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.