



品番：EA984FA-51A

品名：0.5ton スクリュークランプ° (引張治具兼用/RFID内蔵)

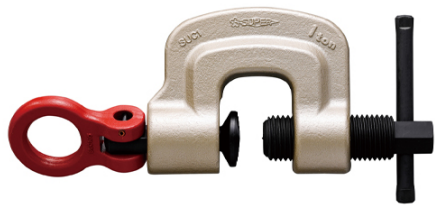

販売価格	29,900円(税抜) / 32,890円(税込)		
カタログ価格	29,900円(税抜) / 32,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/02 17:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

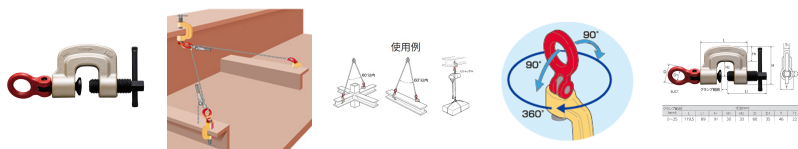

#### 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	SUC0.5RF
使用荷重	0.5t	クランプ範囲	0~25mm
全長	119.5mm	重量	2.5kg
材質	特殊合金鋼	仕上げ	本体:シャンパンゴールド焼付塗装 シャクル部:赤色焼付塗装

土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、ヨコ引き、引起こし作業に最適です。

シャクルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能  
※90°方向での使用は引張り作業のみ、吊り上げ作業は0°までとなります。

スクリューカムと円弧状カムで確実にグリップします。

横荷重が掛かると、荷重の大きさに比例して円弧状カムが傾いてより強固にグリップ

円弧状カムはバネの力で常に正常な姿に戻る機構

NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品

※スクリューの締付けトルク値は、25N・m(約250kgf・cm)以上で行って下さい。

※吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.