



品番：EA985G-21

品名：300x1000mm ローラーコンベア(アルミ製/折畳式)

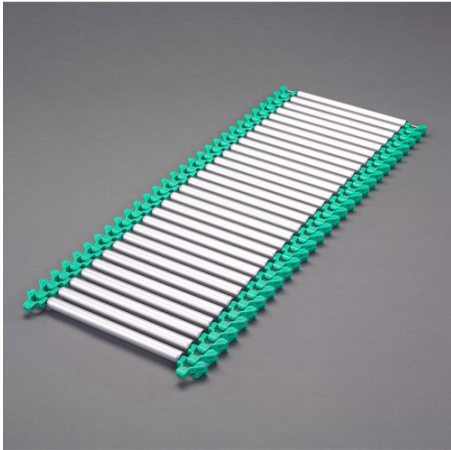

販売価格	56,600円(税抜) / 62,260円(税込)		
カタログ価格	56,600円(税抜) / 62,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

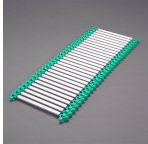

#### 仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	MMA03-10
ローラー幅	300mm	重量	5.6kg
全長	1029mm(機長:1000mm)	ローラー耐荷重	85.8kg/m(3kg/本)
フレーム耐荷重	85.8kg/m(10kg/本)	ローラー直径	23mm
材質	ローラ:アルミ フレーム:樹脂 軸:SS材メッキ仕様	ピッチ	25~35mm
曲線角度	最小R700mm		

空きフロアがコンベアラインに早変わり。

目的の場所に直線・カーブ・S字等自在に設置可能です。

作業が終われば丸めて楽々収納できます。

作業テーブル上にも設置可能。

ボールキャスター(EA986S-301)と合わせてお使いください。

#### 代替品

品番	EA985LA-131
コメント	折り畳み式ではございません。



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.